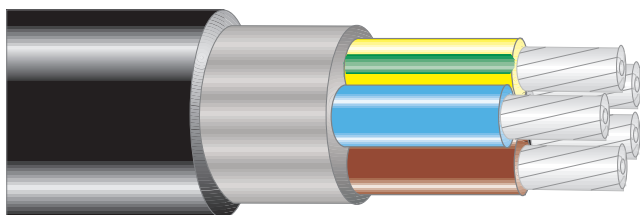


**Kraftkablar 1 kV**
**SE-N1XE-AR 0,6/1 kV**

**Användning**

Halogenfri kabel. Öppen fast förläggning, utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Mycket lämplig för nedplöjning.

**Alternativ beteckning**

-AR: AXL 1 kV (klass 2)

**Standard**

SS 424 14 18

CENELEC HD 603 Part 5 Section 0

**Brandspidningsklass**

F1 enligt SS 424 14 75

**Temperaturområde**

I kontinuerlig drift max.  
 ledartemp: 90 °C. Lägsta  
 kabeltemperatur vid  
 förläggning -20 °C, under 0 °C  
 skall försiktighet iakttas.

**Godkännande**

CE

**Miljödeklaration**

SE-N1XE -U/-AU, -R/-AR

**Böjningsradie**

Vid fast montering: 8 x D  
 Under utdragning: 12 x D  
 Vid plöjning: 8 x D

**Konstruktion**

Ledare:	Fåtrådig, rund och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:	PEX
Partmärkning:	4-led: grön/gul, brun, svart, grå 5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad:	Bandad eller sprutad
Mantel:	PE, svart
Märkexempel:	SE-N1XE-AR 4G25 0,6/1 kV DRAKA "Datum", metermärkt

Ledarantal x area mm <sup>2</sup>	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Stand- längd m	Leve- rans- form	E-nr
4G16	21,0	53,4	500	K11	0001905
5G16	25,0	57,5	500	K11	0001935
4G25	24,5	74,5	500	K11	0002925
5G25	26,7	87,0	500	K12	0002945
Med gul mantel					
4G16	21,0	53,4	500	K11	0001915
5G16	25,0	57,5	500	K11	0001945
4G25	24,5	74,5	500	K11	0001925
5G25	26,7	87,0	500	K12	0001955

Nominella värden om inget annat anges.