


ACEFLEX GOLD 0,6/1 kV

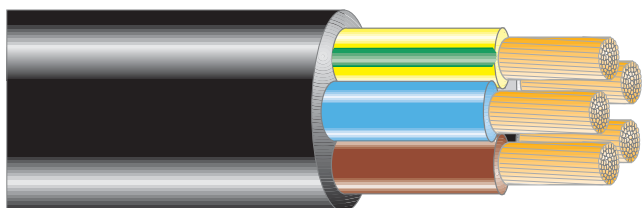

Användning

Halogenfri flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör, dock ej i explosionsfarliga rum.

Alternativ beteckning

ES-N1XZ1-K 1 kV

Standard

UNE 21 123, part 4

Brandspridningsklass

F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 °C. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 °C, under 0 °C
skall försiktighet iakttas.

Godkännande

CE

Miljödeklaration

ACEFLEX GOLD

PVC-alternativ

ACEFLEX

Böjningsradie

5 x D

Konstruktion

Ledare:	Extra mängtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering:	PEX
Partmärkning:	3-led: grön/gul, blå, brun 5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mantel:	Halogenfri polymer, svart
Märkexempel:	ACEFLEX GOLD RZ1-K 5G6 0,6/1kV DRAKA

Ledarantal x area mm ²	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Stand.- längd m	
3G1,5	10	12	100	0004202
3G1,5	10	12	500	0004205
3G2,5	11	15	500	0004305
5G1,5	11	16	500	0004405
5G2,5	12	21	50	0004411
5G2,5	12	21	500	0004415
5G6	15	53	500	0004435
5G10	18	83	500	0004445
5G16	21	133	500	0004455

Nominella värden om inget annat anges.