


## Kraftkablar 1 kV

# ACEFLEX RV-K 0,6/1 kV

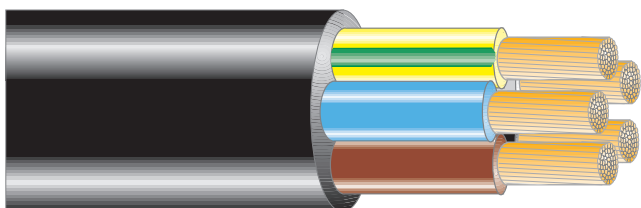

### Användning

Mjuk och flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum.

### Alternativ beteckning

ES-N1XV-K 1 kV

### Standard

UNE 21 123, part 2

### Brandspridningsklass

F3 enligt SS 424 14 75  
samt SS-EN 50265

### Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.  
ledartemp: 90 °C. Lägsta  
kabeltemperatur vid  
förläggning -10 °C, under 0 °C  
skall försiktighet iakttas.

### Godkännande

CE

### Miljödeklaration

ACEFLEX

### Halogenfritt alternativ

PROTECH RZ1-K

### Böjningsradie

5 x D

### Konstruktion

Ledare:	Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering:	PEX
Partmärkning:	3-led: grön/gul, blå, brun 5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mantel:	Blyfri PVC, svart
Märkexempel:	ACEFLEX RV-K 5G6 0,6/1 kV DRAKA "Datum", metermärkt

Ledarantal x area mm <sup>2</sup>	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Stand- längd m	Leve- rans- form	E-nr
3G1,5	9	22,8	100	Ring	0002602
3G1,5	9	11,7	500	K06	0002605
3G2,5	10	15,5	100	Ring	0002612
3G2,5	10	15,5	500	K06	0002615
5G2,5	12	21,9	100	Ring	0002622
5G2,5	12	21,9	500	K07	0002625
5G6	15	53,4	500	K07	0002635
5G6	15,0	53,4	1000	K10	0002636
5G10	17,4	62,8	500	K08	0002645
5G16	20,9	94,1	500	K10	0002655

Nominella värden om inget annat anges.