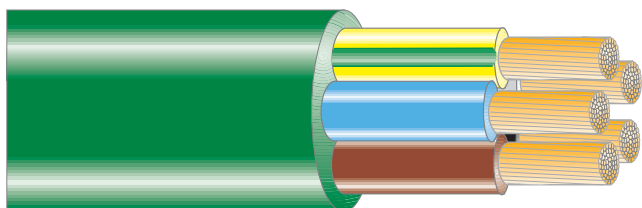


Kraftkablar 1 kV
PROTECH RZ1-K 0,6/1 kV

Användning

Halogenfri (och således PVC-fri) flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör, dock ej i explosionsfarliga rum.

Alternativ beteckning

ES-N1XZ1-K 1 kV

Standard

UNE 21 123, part 4

Brandspridningsklass

F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 °C. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 °C, under 0 °C
skall försiktighet iakttas.

Godkännande

CE, Bureau Veritas

Miljödeklaration

PROTECH

PVC alternativ

ACEFLEX RV-K

Böjningsradie

5 x D

Konstruktion

Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: PEX
Partmärkning: 3-led: grön/gul, blå, brun
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mantel: Halogenfri polymer, grön
Märkexempel: PROTECH RZ1-K 5G6 0,6/1 kV DRAKA "Datum", metermärkt

Ledarantal x area mm ²	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Stand- längd m	Leve- rans- form	E-nr
1X16	9,5	18,6	1000	K6	265501140506
1X25	11,3	28,4	1000	K7	265501150506
3G1,5	9,1	12,2	100	Ring	0002702
3G1,5	9,1	12,2	500	K06	0002705
3G2,5	10,0	16,0	100	Ring	0002712
3G2,5	10,0	16,0	500	K06	0002715
5G2,5	11,9	22,6	100	Ring	0002722
5G2,5	11,9	22,6	500	K07	0002725
5G6	15,0	43,0	500	K08	0002735
5G6	15,0	43,0	1000	K10	0002736
5G10	17,4	66,1	500	K09	0002745
5G16	20,9	96,8	500	K10	0002755

Nominella värden om inget annat anges.